

簡易特注品

-XC15:タイロッドの長さ変更

簡易特注品は簡易特注システムにて対応致します。

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。

表示記号


-XC15

9 タイロッドの長さ変更


タイロッド長さM寸法を標準寸法より変更したシリンダ。

シリーズ	名称	型式	作動方式	備考
CA2	標準形	CA2-Z	複動片ロッド	
		CA2W-Z	複動両ロッド	
	ロッド回り止め形	CA2K	複動片ロッド	φ40~φ63に適用
		CA2KW	複動両ロッド	φ40~φ63に適用
		CA2H	複動片ロッド	
		CBA2	複動片ロッド	
エアハイドロシリンダ	CA2Y-Z	複動片ロッド		
エンドロックシリンダ				
スムーズシリンダ				
CS1	標準形	CS1	複動片ロッド	
		CS1W	複動両ロッド	
	低摩擦形	CS1□Q	複動片ロッド	φ125~φ160に適用
CS2	標準形	CS2	複動片ロッド	
		CS2W	複動両ロッド	
	ロングストローク	CS2-V	複動片ロッド	φ180~φ320に適用
	軸方向集約配管形	CS2□P	複動片ロッド	φ180~φ250に適用
	スムーズシリンダ	CS2Y	複動片ロッド	φ125~φ160に適用
CNA2	ロック付シリンダ	CNA2	複動片ロッド	
		CNA2W	複動両ロッド	
CV	バルブ付シリンダ	CV3	複動片ロッド	
		CV3K	複動片ロッド	φ40~φ63に適用
		CVS1	複動片ロッド	
		CVS1K	複動片ロッド	φ40~φ63に適用

CA2,CNA2,CVシリーズ

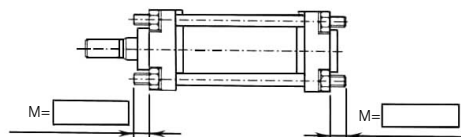

CS1,CS2シリーズ

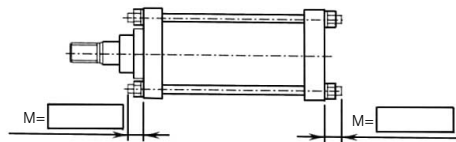

注意事項

- ご注文の際には、必要なM寸法を型式表示と併記してご指示してください。
- 図示のない寸法、公差、仕上げは標準品と同じまたはSMC一任とする。
- タイロッドの長さ変更可能範囲は下表に示す。
- フランジ形(F,G)、クレービス形(C,D)の金具取付側のM寸法指定はできません。

タイロッドの長さ変更可能範囲

(mm)

機種	CA2,CNA2,CV	CS1							
		125	140	160	180	200	250	300	
チューブ内径	全チューブ内径								
M最小	0	15.5	18	20.5	22	26	32.5		
M最大	注1)300			110					

注1) CNA2シリーズのロッド側M最大は、50となります。

タイロッドの長さ変更可能範囲

(mm)

機種	CS2																			
	125			140			160			180			200			250			320	
チューブ内径	L B, F, G, C, D, T																			
取付支持金具	L	B, F, G, C, D, T	L	B, F, G, C, D, T	L	B, F, G, C, D, T	L	B, F, G, C, D, T	L	B, F, G, C, D, T	L	B, F, G, C, D, T	L	B, F, G, C, D, T	L	B, F, G, C, D, T	L	B, F, G, C, D, T		
M最小	20	12	21	12	23	14	27	17	28	18	33	21	38	0						
M最大	110																			