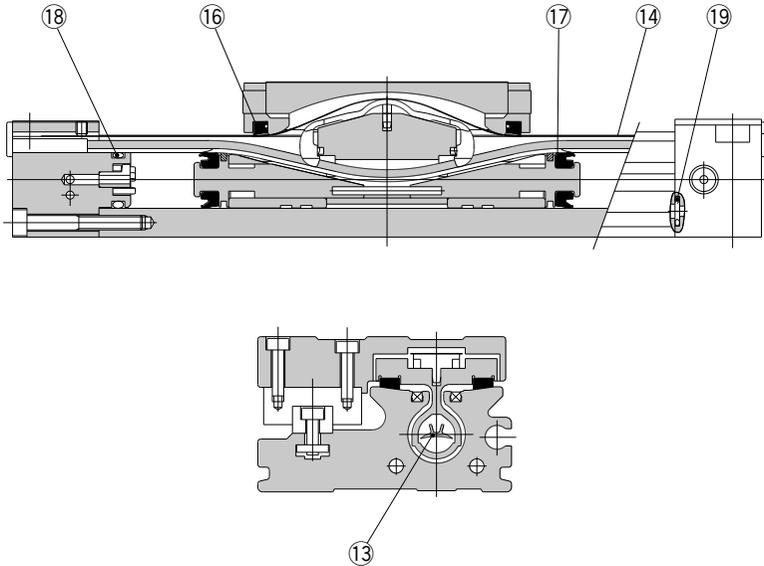


MY1H Series

 $\phi 10$ 交換要領は
P.411

構造図

集中配管形／ $\phi 10$ 

※番号はホームページWEBカタログ MY1Hシリーズの構造図と同じになっています。

交換部品／パッキンセット

番号	名称	個数	MY1H10	備考
13	シールベルト	1	MY10-16A-[ストローク]	13, 14は、パッキンセットには含まれません。 個々の品番で手配してください。
14	ダストシールバンド	1	MY10-16B-[ストローク]	
16	スクレーバ	2	MY1B10-PS	
17	ピストンパッキン	2		
18	チューブガスケット	2		
19	Oリング	4		


※パッキンセットには⑬、⑰、⑱が1セットになっております。
 パッキンセットには、グリースパック(10g)が付属されます。
 ⑬、⑭の単品出荷の場合、グリースパックが付属されます。
 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。
 グリースパック品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)

MY1H Series

φ16, φ20

交換要領は
P.411

構造図

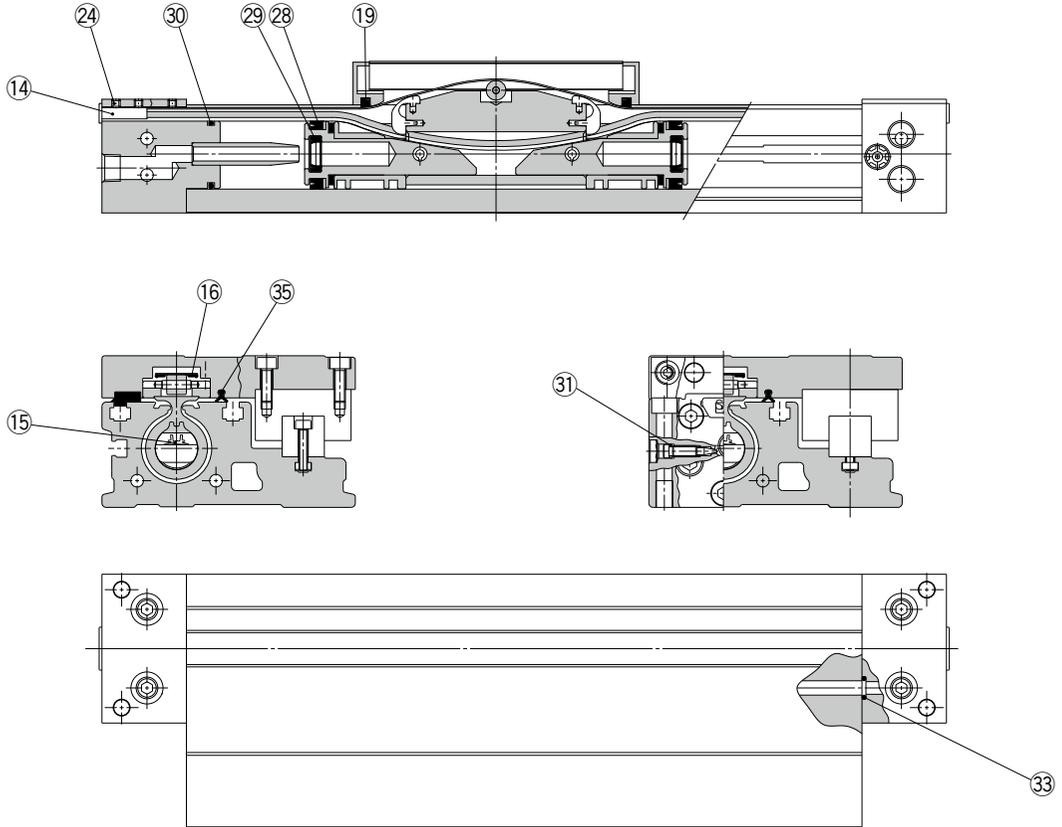

※番号はホームページWEBカタログ MY1Hシリーズの構造図と同じになっています。

交換部品／パッキンセット(14, 15, 16, 31, 35は、パッキンセットには含まれません。個々の品番で手配してください。)

番号	名称	個数	MY1H16	MY1H20
14	ベルトクランプ	2	—	—
15	シールベルト	1	MY16-16C- <u>ストローク</u>	MY20-16C- <u>ストローク</u>
16	ダストシールバンド	1	MY16-16B- <u>ストローク</u>	MY20-16B- <u>ストローク</u>
31	Oリング	2	KA00309 (φ4×φ1.8×φ1.1)	KA00309 (φ4×φ1.8×φ1.1)
35	サイドスクレーバ	1	MYH16-15BK2900B	MYH20-15BK2901B
19	スクレーバ	2		
28	ピストンパッキン	2		
29	クッションシール	2	MY1H16-PS	MY1H20-PS
30	チューブガスケット	2		
33	Oリング	4		

※パッキンセットには19、28、29、30、33が1セットとなっておりますので各チューブ内径の手配品番で手配してください。

※パッキンセットには、グリースパック(10g)が付属されます。

15、16の単品出荷の場合、グリースパックが付属されます。(1000ストロークあたり10g)

グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。

グリースパック品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)


注) ダストシールバンドは2種類あり、24六角穴付止めねじの処理によって品番が異なりますのでご確認願います。

(A) 黒色亜鉛クロメート→MY□□-16B-ストローク (B) ニッケルめっき→MY□□-16BW-ストローク

MY1H Series

 $\phi 16, \phi 20$ 交換要領は
P.411

構造図

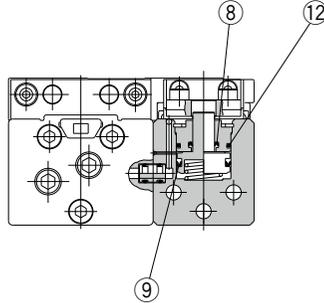エンドロック／ $\phi 16 \sim \phi 40$ 

本シリーズは生産終了品です。
下記ご確認のうえ手配してください。
・新シリーズ MY1H-□Z⇒P.122
・新旧確認方法⇒P.769、770

※番号はホームページWEBカタログ MY1Hシリーズの構造図と同じになっています。

交換部品／パッキンセット

番号	名称	材質	個数	MY1H16	MY1H20
8	ロッドパッキン	NBR	1	KB00257	KB00257
9	ピストンパッキン		1	KB00202	KB00202
12	Oリング		1	KA00057	KA00057

※パッキンセットにはグリースバックは付属しませんので別途手配してください。

グリースバック品番:GR-S-010(10g)

※上記以外の交換部品は標準形と同一です。P.128をご参照ください。