
 
MY3B Series 016, 020, 025, 032 040, 050, 063

 
交換要領は P.413

構造図

2015年6月(ロット番号TT)よりシールベルトを変更しました。変更以前に購入され たシリンダでシールベルトを交換する場合。の40,050に限り、下記パッキンリストのベルトクランブを同時手配ください。ロット番号確認方法⇒P.770

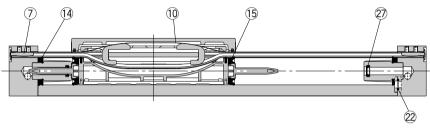





※番号はホームページWEBカタログ MY3シリーズの構造図と同じになっています。

交換部品/パッキンセット(7,9,10,16,26は、パッキンセットには含まれません。個々の品番で手配してください。)

番号	部品名	材質	個数	MY3B16	MY3B20	MY3B25	MY3B32	MY3B40	MY3B50	MY3B63
7	ベルトクランプ	ポリプチレン テレフタレート	1	_	_	_	_	MYA40-31- R6658B	MYA40-31- R6658B	_
9	シールベルト	ウレタン ポリアミド	1	MY3B16-16C- ストローク	MY3B20-16C- ストローク	MY3B25-16C- ストローク	MY3B32-16C- ストローク	MY3B40-16C- ストローク	MY3B50-16C- ストローク	MY3B63-16A- ストローク
10	ダスト シールバンド	ステンレス	1	MY3B16-16B- ストローク	MY3B20-16B- ストローク	MY3B25-16B- ストローク	MY3B32-16B- ストローク	MY3B40-16B- ストローク	MY3B50-16B- ストローク	MY3B63-16B- ストローク
16	スクレーパ	ポリ アミド	1	MYA16-15- R6656	MYA20-15- AC594	MYA25-15- R6657	MYA32-15- AC595	MYA40-15- R6658	MYA50-15- AC596	MYA63-15- R6659
26	0リング	NBR	2	KA00309	KA00309	KA00309	KA00309	KA00320	KA00320	KA00402
				(ø4×ø1.8×ø1.1)	(ø4×ø1.8×ø1.1)	(ø4×ø1.8×ø1.1)	(ø4×ø1.8×ø1.1)	(ø7.15×ø3.75×ø1.7)	(ø7.15×ø3.75×ø1.7)	(ø8.3×ø4.5×ø1.9)
14	チューブガスケット	NBR	2	MY3B16-PS	MY3B20-PS	MY3B25-PS	MY3B32-PS	MY3B40-PS	MY3B50-PS	MY3B63-PS
15	ピストンパッキン	NBR	2							
22	Οリング	NBR	4							
27	クッションシール	NBR	2							

※バッキンセットには個、⑮、②、②が1セットとなっておりますので各チューブ内径の手配品番で手配してください。

※パッキンセットには、グリースパック(10g)が付属されます。 ⑨、⑪の単品出荷の場合、グリースパックが付属されます。(1000ストロークあたり10g)

グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリースパック品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)

※交換部品/パッキンの交換要領書は、取扱説明書をご参照ください。

アクチュエータ

| エアチャック

圧力制御機器

圧縮空気清浄化機器

工業用フィルタ

